



## 葛蘭富 CR 215

# 向追求突破極限的 工程師致敬

新一代大型葛蘭富 CR 泵浦推出流量最大 340 m<sup>3</sup>/h 的全新泵浦，提供您世界一流的效率與新功能。

### 更加可靠


新一代大型 CR 泵浦在模擬設計、材料、測試與生產階段採用最先進技術，因此比舊款產品更加堅固耐用。

### 更加省電

從葉輪、導葉到入口、出水口、套筒到擴散器，新一代葛蘭富 CR 機型的獨特液壓設計能發揮世界級節能效益。由於體積小巧，因此安裝比其他泵浦設計更簡單、也更具成本效益。

### 更多選項

新一代機型讓這款全球模組化程度最高的泵浦新增更多選項，包括更高的水壓、更低的淨正吸水頭 (NPSH) 以及使用標準馬達。另外，全新 CR 系列泵浦還可結合專屬的 CUE 變頻器一起使用，或是當成加壓系統使用。

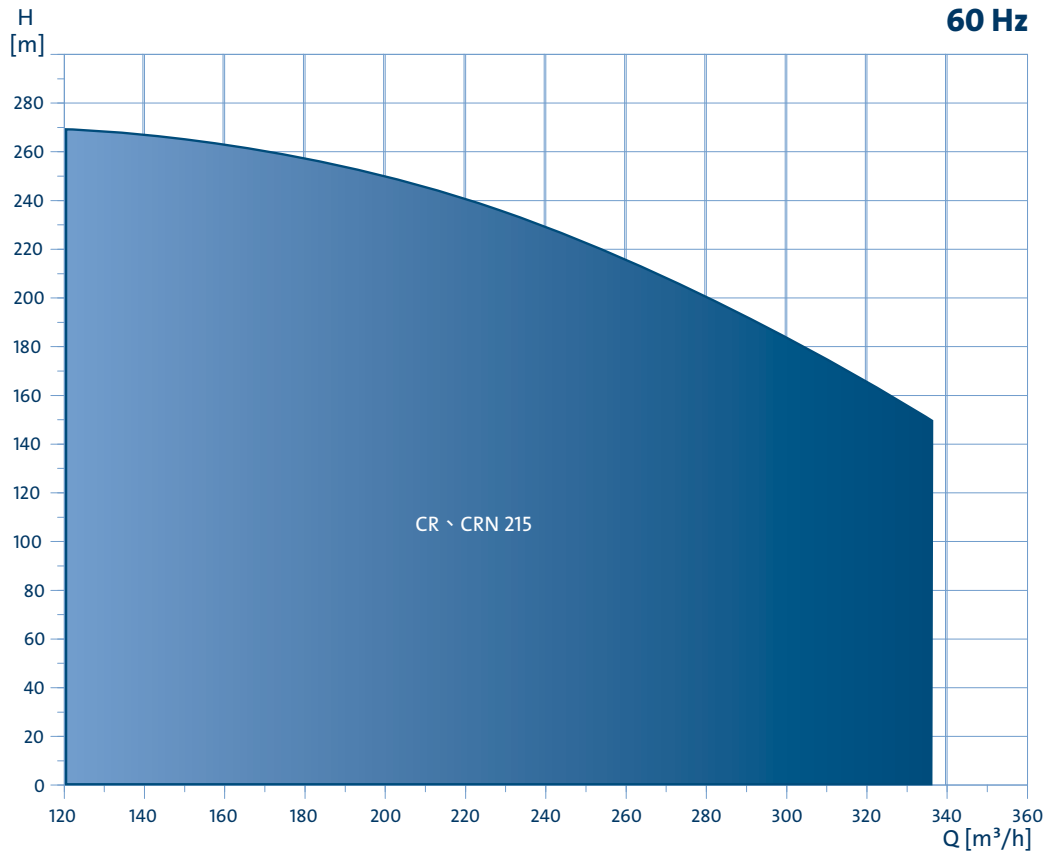

### 材料選擇

零件					
	葉輪 / 導輪殼	泵浦頭	泵浦座	底板	法蘭
CR	●	○	○	○	○
CRN	●	●	●	○	○
CRN (H 版本 *)	●	●	●	●	●


● 不鏽鋼 EN 1.4401    ○ 球墨鑄鐵 EN-GJS-500-7    ● 鑄造級不鏽鋼 EN 1.4408

\* 適合腐蝕性環境

### 連接器

零件		
	DIN/EN、ANSI、JIS	PJE
CR	▲	
CRN	▲	▲

### 葛蘭富產品中心

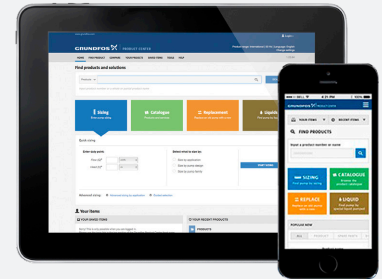

#### 善用葛蘭富產品中心，節省寶貴時間

葛蘭富產品中心可協助您於線上尋找、設定與調整泵浦大小。本中心可協助您以最快速簡便的方式，取得所需的產品。

- 依應用領域、泵浦設計或泵浦系列搜尋產品
- 依據特定規格設定與選取泵浦
- 運用智慧化「Quick Size」工具，找到合適大小的泵浦
- 取得完整的說明文件，包括曲線、技術規格、CAD 圖檔、備用零件概覽與安裝影片

如要開始使用，請見 [product-selection.grundfos.com/tw](http://product-selection.grundfos.com/tw)