



新一代 GRUNDFOS CR 185 超越極限

新一代 CR 泵浦能輸送高達 290 m³/h 流量，
並擁有世界級水準的高效率和新功能。

更可靠


透過於模擬設計、材質、測試和生產中使用最先進的技術，
新一代大型 CR 泵比前幾款更加堅固。

更具成本效益

憑藉著液壓設計，從葉輪和導葉到進水口、出水口、套筒和
擴散器，新一代葛蘭富 CR 具備世界一流的能源效率。由於
佔地面積小，與其他泵設計相比，安裝起來容易許多，成本
也更低。

更多選擇

新一代 CR 為最模組化的泵浦增加更多選擇，包括更高的壓
力、更低的 NPSH 和使用標準馬達。當然，新的 CR 也可用在
有專用 CUE 變頻器的組合系統和增壓器系統。

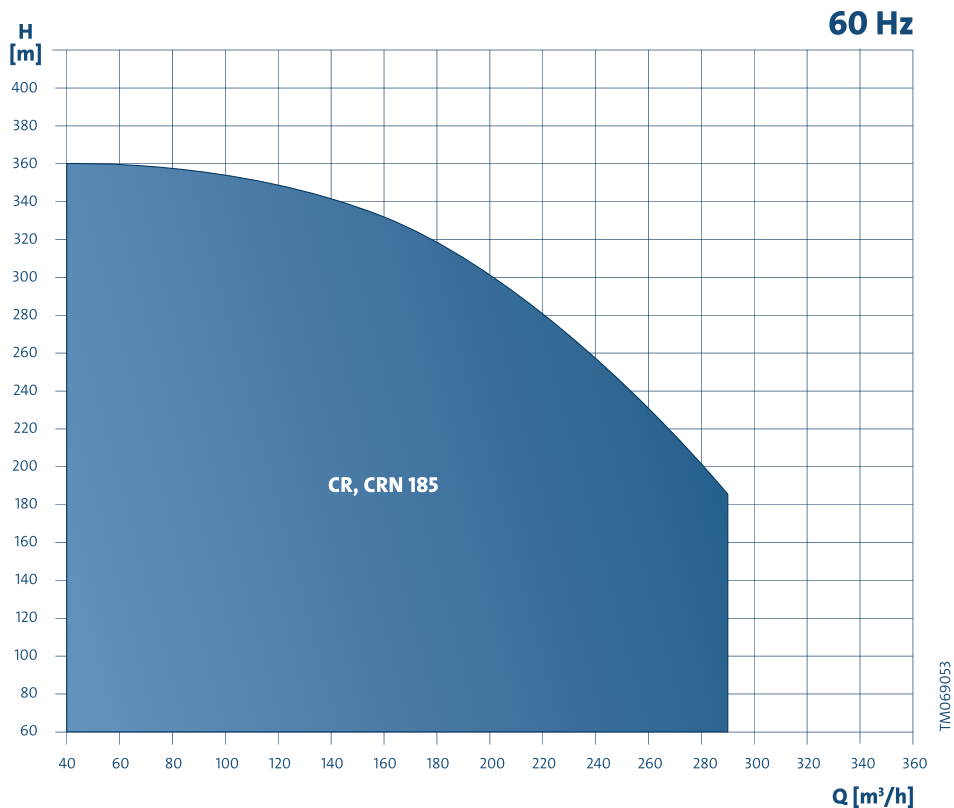

材質種類

零件					
	葉輪/導輪殼	泵頭	底座	底架	法蘭
CR	●	○	○	○	○
CRN	●	●	●	○	○
CRN (H-version*)	●	●	●	●	●

● 不銹鋼 ○ 球墨鑄鐵 ● 鑄不銹鋼

* 適用於腐蝕性環境

連接種類

零件		
	DIN/EN, ANSI, JIS	PJE
CR	▲	
CRN	▲	▲

葛蘭富產品中心



透過葛蘭富產品中心，節省時間

葛蘭富產品中心協助您線上搜尋、設定和選機。讓您快速簡單取得所需的資訊。

- 按應用、泵設計或泵系列搜尋
- 根據您的確切需求設定和選擇泵浦
- 智能“快速選機”工具，幫助您選擇合適的泵浦
- 獲取完整的檔案-包括曲線、技術規格、CAD工程圖、配件概述和安裝影片

前往 product-selection.grundfos.com/tw

葛蘭富泵浦股份有限公司

403404 台中市西區民權路219號3樓

電話：04-2305-0868

grundfos.com/tw

