



## 그런포스 CR 255

# 한계에 도전하고 싶은 엔지니어를 위한 제품

차세대 대형 그런포스 CR 펌프는 최대 400 m<sup>3</sup>/h의 새로운 유량 범위를 지원하여 세계적 수준의 효율성과 새로운 기능을 제공합니다.

### 향상된 신뢰성


신규 출시된 대형 그런포스 CR 펌프는 시뮬레이션 설계, 소재, 테스트 및 생산 등 모든 측면에 걸쳐 최첨단 기술이 적용되어 기존 CR 제품에 비해 뛰어난 내구성을 자랑합니다.

### 향상된 비용 효율성

임펠러, 가이드 베인, 흡입구, 토출구, 슬리브, 디퓨저 등에 수력학적 설계가 적용된 차세대 그런포스 CR은 세계적 수준의 에너지 효율을 보장합니다. 또한 타사의 펌프에 비해 설치가 용이하고 운영 비용이 적게 소요됩니다.

### 다양한 옵션 추가

차세대 CR 펌프는 이미 세계에서 가장 모듈화된 펌프인 기존 CR 펌프에 고압 버전, 저NPSH 펌프, 표준 모터 등을 포함하여 다양한 옵션을 제공 가능합니다. 또한 차세대 CR 펌프를 전용 CUE 인버터를 갖춘 통합 시스템 및 부스터 시스템으로도 활용할 수 있습니다.

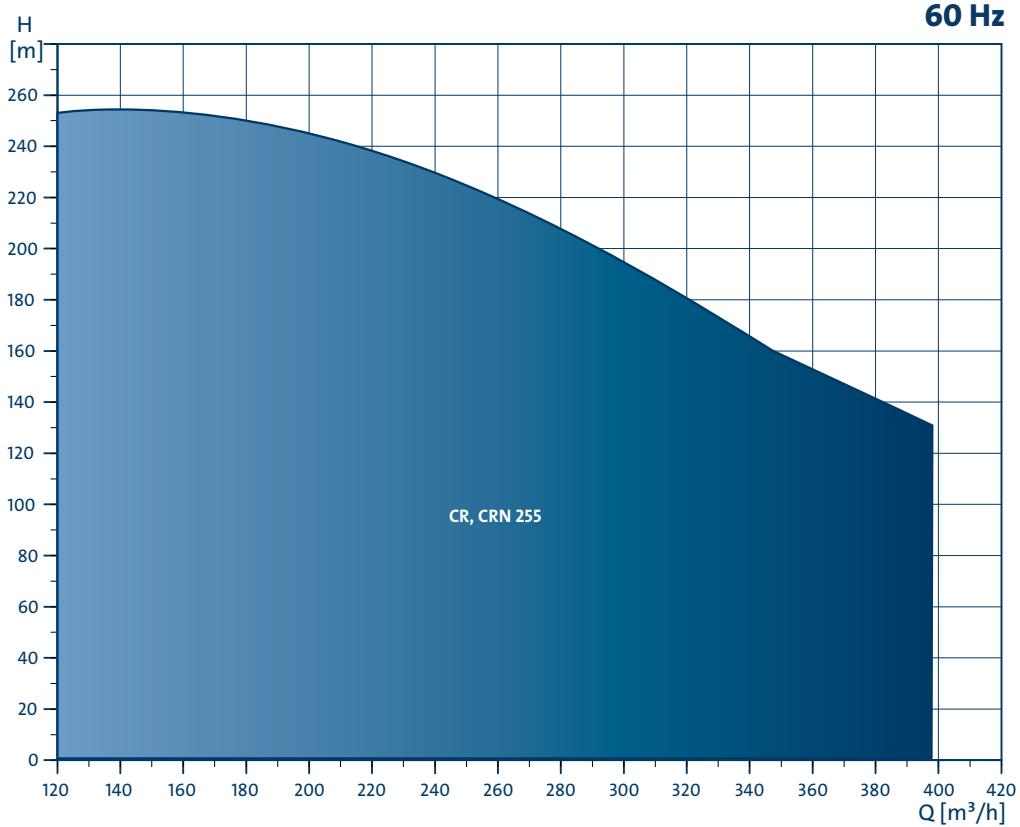

### 소재 일람

부품					
	임펠러/챔버	펌프 헤드	베이스	베이스 플레이트	플랜지
CR	●	○	○	○	○
CRN	●	●	●	○	○
CRN (H-버전*)	●	●	●	●	●

● 스테인레스 스틸 EN 1.4401    ○ 구상흑연주철 EN-GJS-500-7    ● 주조 스테인레스 스틸 EN 1.4408

\* 부식성 환경

### 연결

부품		
	DIN/EN, ANSI, JIS	PJE
CR	▲	
CRN	▲	▲

### 그런포스 프로덕트 센터

**그런포스 프로덕트 센터를 통해 시간을 절약하십시오**

그런포스 프로덕트 센터를 통해 온라인상에서 제품 검색, 구성 및 선정 작업이 모두 지원되며, 필요한 제품을 가장 빠르고 쉽고 정확하게 찾을 수 있습니다.

- 적용 분야, 펌프 형태 또는 제품군 기준 검색
- 정확한 사양에 맞춰 펌프를 구성하고 제품을 선택
- 스마트한 "빠른 선정" 도구를 이용한 정확한 펌프 선정
- 완벽한 문서 지원 - 성능 곡선, 기술 사양서, CAD 도면, 예비 부품 개요, 설치 동영상 포함

시작하기: [product-selection.grundfos.com](http://product-selection.grundfos.com)

**한국그런포스펌프(주)**  
 서울시 서초구 강남대로 351(서초동, 청남빌딩),  
 10층 (우편번호 : 06626)  
 Tel: 02-531-7600  
[www.grundfos.co.kr](http://www.grundfos.co.kr)