



GRUNDFOS
ECADEMY

DRUKVERHOGERS / BOOSTERS

DE CM BOOSTER MET PM2

De CM Booster PM2

Met een CM Booster PM2 heeft u de mogelijkheid om de instellingen op de toepassing aan te passen.


Vereenvoudigde instellingen voor de startdruk zorgen voor de juiste capaciteit voor elke toepassing, zodat de eindgebruiker de controle blijft houden.



Toepassingen

De CM Booster met PM2 is bedoeld om water op de voeren voor huishoudelijke toepassingen.

Het systeem kan direct (i.c.m. een onderdrukbeveiliging) of via een buffertank op het gemeentelijke waterleiding-net worden aangesloten.

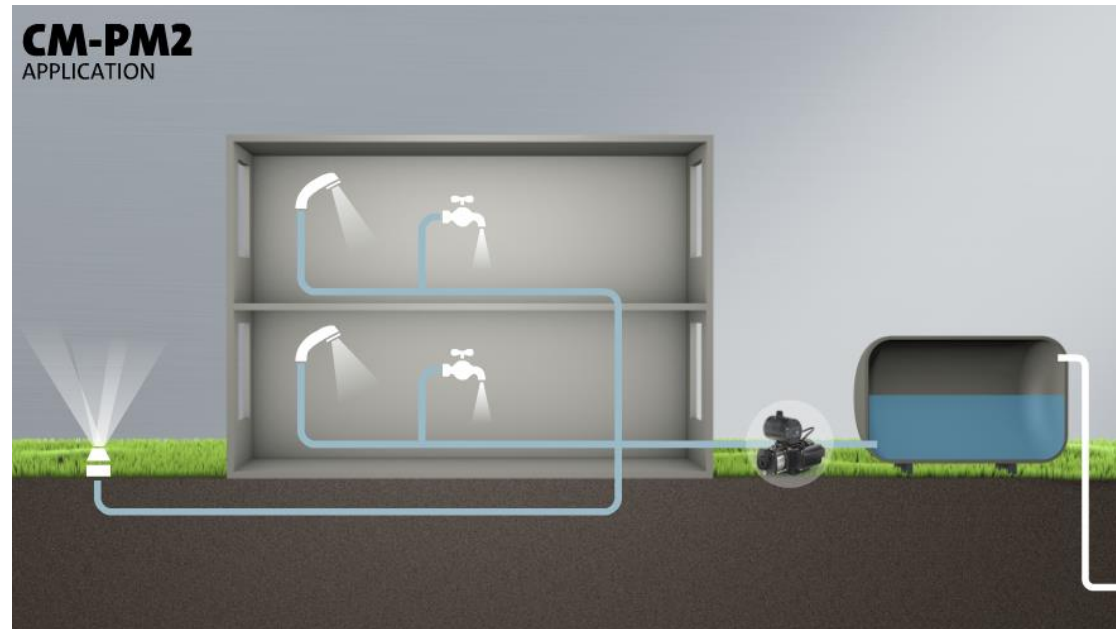


Belangrijkste voordelen

- Automatische start-stop met aanpasbare instellingen
- Alles-in-één systeem – plug & pomp
- Geruisloos bedrijf ≤ 55 dB(A)
- Geschikt voor bedrijf samen met generator - fluctuaties in stroomvoorziening
- Bescherming tegen drooglopen en overbelasting
- 2 jaar garantie




Prestaties



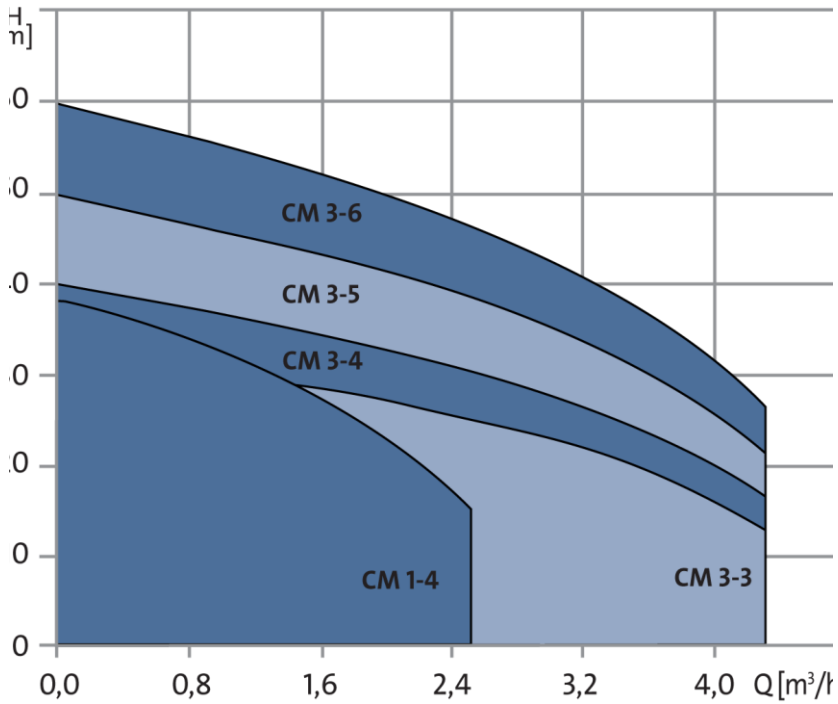



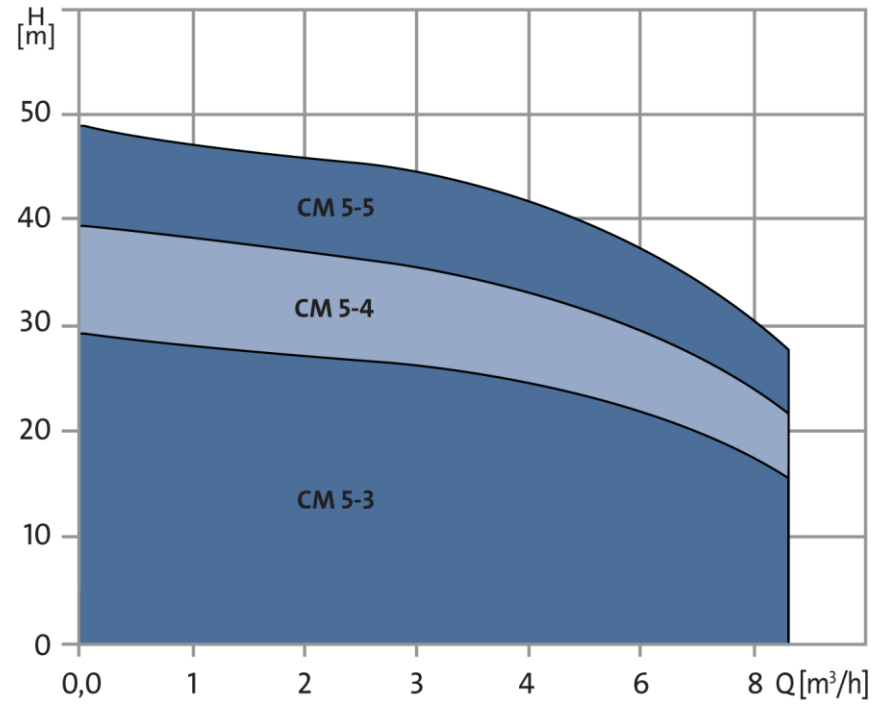

CM1/CM3




CM5



Keuze

KRAMEN					
VERDIEPINGEN		1 - 5	6 - 10	11 - 20	21 - 50
 4		CMB 1-36	CMB 3-28	CMB 3-37	CMB 5-47
 3		CMB 1-45	CMB 3-37	CMB 3-47	CMB 5-47
 2		CMB 1-45	CMB 3-37	CMB 3-47	CMB 5-38
 1		CMB 1-54	CMB 3-47	CMB 3-47	CMB 5-38

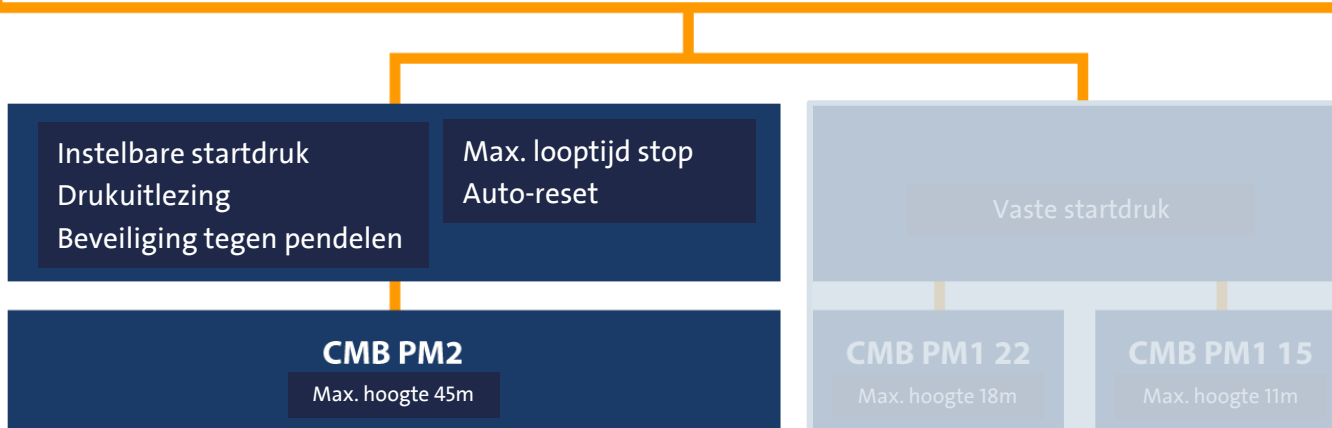

Technische gegevens

- Netspanning: 1x 220-240V, 50/60Hz
- Beschermingsklasse: IP55
- Geluidsbelasting: ≤ 55 dB(A)
- Start/stop-frequentie: Max. 100 per uur
- Keurmerken: Goedgekeurd voor drinkwater



GRUNDFOS
ECADEMY

www.grundfos.nl