

Grundfos es la bomba más eficiente, la número 1 del mercado internacional, la más silenciosa y con menor consumo de energía.

TENEMOS BOMBAS PARA TODAS LAS NECESIDADES DOMÉSTICAS QUE SE PLANTEEN EN TU HOGAR:

CALEFACCIÓN
AGUA BAJO DEMANDA
CONTROLES AUTOMÁTICOS PARA SISTEMAS
SUMINISTRO DE AGUA CONSTANTE
AGUAS RESIDUALES
DRENAJE DE SÓTANO EN CASO DE INUNDACIÓN
CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA
AUMENTO EFICAZ DE PRESIÓN
RIEGO DE JARDÍN
ELEVACIÓN

 


LAS BOMBAS GRUNDFOS COMBINAN CALIDAD DANESA CON PRODUCCIÓN NACIONAL, ESO NOS PERMITE RESPONDER CON SOLUCIONES DE ALTA CALIDAD Y AHORRO.

CANTIDAD Y PRESIÓN DE AGUA JUSTA PARA TENER LA MEJOR CALIDAD DE VIDA.



CORTESÍA DE TU DISTRIBUIDOR



Y042018

GRUNDFOS LA PRESIÓN DE AGUA JUSTA



Contactate con nosotros

 @GrundfosArgentina
 @Grundfosforinstallers
 @grundfoshogar.ar

 www.tiendagrundfos.com.ar

 www.grundfosreparaciones.com.ar

BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA S.A.U.

www.grundfos.com.ar

Ruta Panamericana, Ramal Campana Km. 37,500
Centro Industrial Garín, (1619) Garín, Pcia. de Bs. As.

Teléfono: +54 (03327) 41 4444
E-mail: argentina@grundfos.com

be
think
innovate

GRUNDFOS 

GRUNDFOS 

EFLUENTES



LÍNEA FEKA

Electrobombas sumergibles. Versión construida en tecnopolímero con manejo de sólidos de hasta 25mm. Apts para el desagote de agua pluvial y con sólidos en suspensión. Flotante incorporado. Versión en acero inoxidable con manejo de sólidos hasta 50mm. Apta para líquidos cloacales. Monofásicas y trifásicas.



FEKA VS

Electrobombas sumergibles. Versión construida en tecnopolímero con manejo de sólidos de hasta 25mm. Apts para el desagote de agua pluvial y con sólidos en suspensión. Flotante incorporado. Versión en acero inoxidable con manejo de sólidos hasta 50mm. Apta para líquidos cloacales. Monofásicas y trifásicas.

CIRCULACIÓN / CALEFACCIÓN



LÍNEA UPS

Electrobombas con tres velocidades. Para circuitos abierto y/o cerrados. Agua caliente sanitaria o circuitos de radiadores y loza radiante.



COMFORT

Electrobombas de recirculación con timer y termostato incorporados. Para colocar en el retorno del agua sanitaria.

DESAGOTE



LÍNEA NOVA

Electrobombas sumergibles construidas en tecnopolímero, aptas para el desagote de agua pluvial. Con flotante incorporado.



VERTY NOVA

Electrobombas sumergibles para desagotar piscinas. Deja solo un remanente de agua de 2 o 3mm. Con flotante incorporado.



LÍNEA KP

Electrobombas construidas en acero inoxidable. Para desagotar aguas subterráneas y pluviales. Con y sin flotante.



LÍNEA AP

Electrobombas construidas en acero inoxidable. Para desagotar aguas con sólidos desde 12 a 50mm de diámetro.

EXTRACCIÓN



LÍNEA SQ

Electrobombas sumergibles para pozos de 90mm de diámetro. Protegidas contra trabajo en seco. Arranque suave. Hasta 9,5 m³/h.




LÍNEA S4

Electrobombas sumergibles para pozos de 4". Con impulsores en tecnopolímero. Desde 0,75 hasta 10 HP. Monofásicas y trifásicas.



LÍNEA SP


Electrobombas sumergibles para pozos de 4". Construida íntegramente en acero inoxidable. Desde 0,5 hasta 7,5 HP. Monofásicas y trifásicas.

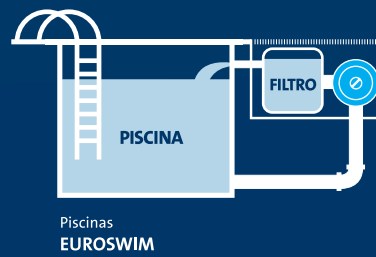

Extracción
LÍNEA SQ
LÍNEA S4
LÍNEA SP



Riego
LÍNEA SCALA1
HYDRO PRESS
SMART PRESS
DIVERTRON
E.SYBOX
E.SYBOX MINI

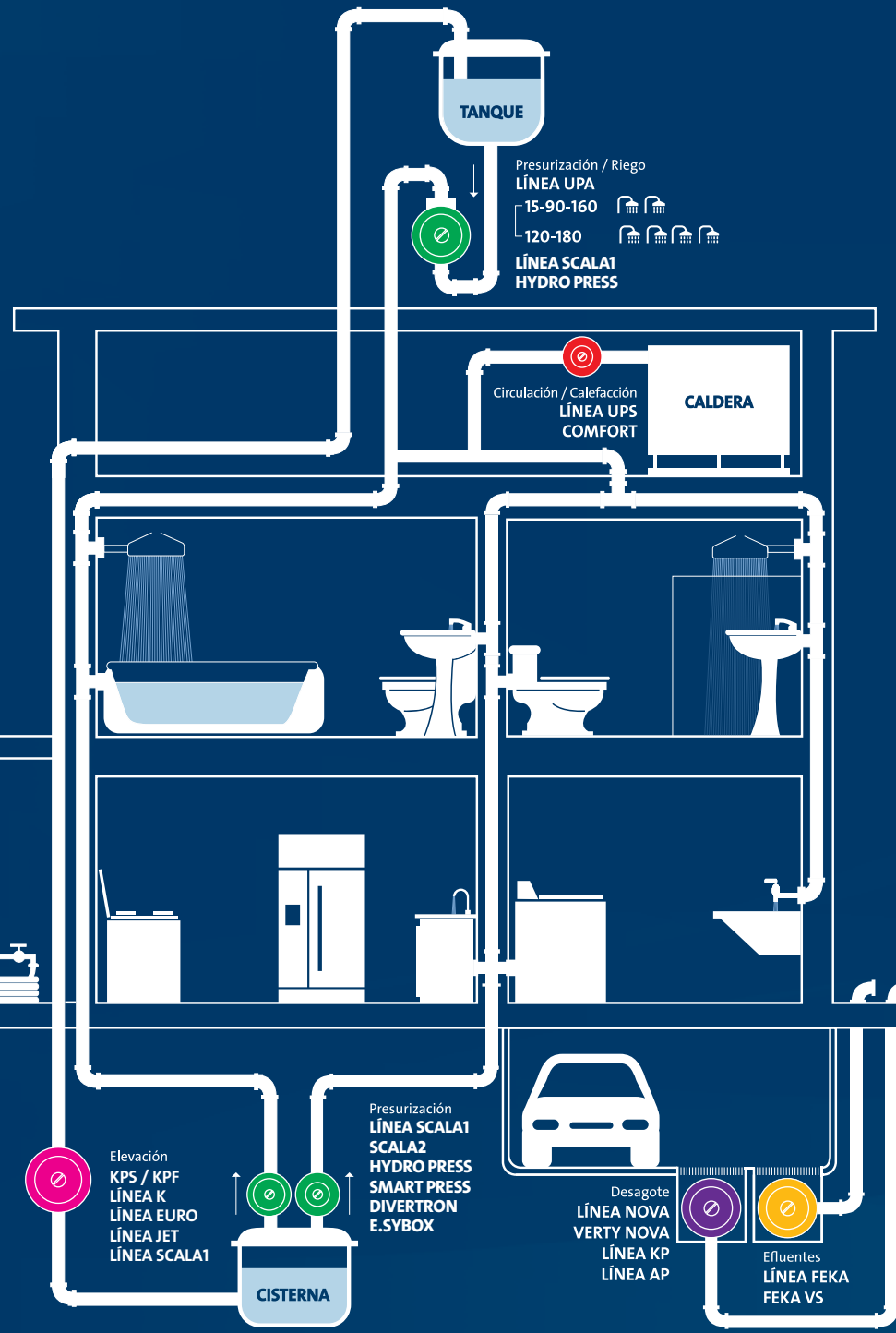

PRESURIZACIÓN / RIEGO



LÍNEA UPA

Electrobombas para aumento de presión. Tanque elevado. No dejan la cañería presurizada. Sensor de flujo. Silenciosas. 2-4 consumos simultáneos.



SCALA1

Sistema de presurización de agua todo en uno. Silenciosa. Autocebante. Con protecciones. Hasta 10 consumos simultáneos. Tanque elevado o cisterna y pozo profundo (8mts aspiración). Bluetooth incorporado para control remoto de la bomba. Disponible en versión SCALA1 TWIN.



SCALA2

Electrobomba presurizadora de velocidad variable que entrega la presión de agua deseada en todos los consumos. Bajo consumo de energía. Fácil uso e instalación. Hasta 8 consumos simultáneos.



HYDRO PRESS

Equipo presurización doméstico marca DAB. Presurización automática, tanto desde el tanque cisterna como desde el tanque elevado.

PRESURIZACIÓN / RIEGO



SMART PRESS

Dispositivos de presurización para adaptar a bombas centrífugas desde 0,5 hasta 1,5 HP M. Presión de arranque ajustable de 1 a 2,2 BAR.



DIVERTRON

Electrobombas sumergibles para presurización desde tanque cisterna. Innovadoras, simples automáticas. Con protecciones incorporadas. De 4 a 6 consumos.



E.SYBOX MINI

Equipo de presurización de velocidad variable para aplicaciones domésticas y residenciales. Ultra silencioso. Apto para alimentar hasta 6 consumos simultáneos. Ahorro de energía. Diseño Compacto.



E.SYBOX

Equipo de presurización de velocidad variable para aplicaciones domésticas y residenciales. Última tecnología. Ultra silencioso. Apto para alimentar hasta 10 consumos simultáneos. Ahorro de energía. Diseño Compacto.

ELEVACIÓN



KPS / KPF

Electrobombas periféricas de 0,5 HP. Para elevación de agua a tanque elevado. Succión frontal o lateral. Para aguas limpias.



LÍNEA K

Electrobombas centrífugas horizontales. Gran rango de aplicación. Cuerpo en fundición de hierro. Con uno o dos impulsores. Desde 0,5 a 15 HP.



LÍNEA JET

Electrobombas centrífugas autoaspirantes. Para succión y elevación a tanque. Aspira hasta 8m. Tres versiones constructivas (fundición, inox. y tecnopolímero).



EUROSWIM

Electrobombas con trampa de pelos incorporada. Excelente poder de aspiración. Robustas. Apts para trabajar con agua hasta 60° C. Desde 0,5 a 3 HP.

PISCINAS