

# UNILIFT

# UNILIFT APG

# UNOLIFT/ DUOLIFT

Az UNILIFT KP/AP/CC típusú függően tiszta nem-aggesszív, enyhén szennyezett és szennyezett víz szállítására tervezett hozdozható búvárszivattyúk.

A háztartási szennyvíz átemelésére és elszállítására, az elárasztás megelőzésére és a szagok csökkentésére tervezett UNILIFT APG egy sokoldalú és megbízható őrlőszivattyú megoldás, amely a háztartási szennyvizet, különösen a toalett fekete-vízét szivattyúzza ki a lakóépületekből.



Fel van szerelve egy professzionális őrlőrendszerrel, ami több évtizedes innováción alapul, és amely a Grundfos kereskedelmi SEG szivattyúcsaládjában használatos.

A Grundfos átemelő berendezések és rendszerek legújabb termécsoportja

Az UNOLIFT/DUOLIFT átemelő berendezések költséghatékony megoldást jelentenek a szürke vagy fekete víz gyűjtésére és szivattyúzására. A rendszerek telepítési lehetőségeit a rugalmasság jellemzi, mivel az egyes elemi és a felszereltség a szükség szerint konfigurálhatóak.

Előnyei

- Nagy tárolótérfogatú gyűjtőtartályok, például időszakos áramszüneteknél
- Rugalmasság, mivel a tartályok felszerelhetők egy vagy két kisméretű, egyfokozatú merülőszivattyúval
- Költséghatékony
- Vezérlés nélküli működés is lehetséges, ha a szivattyú úszókapcsolóval van ellátva

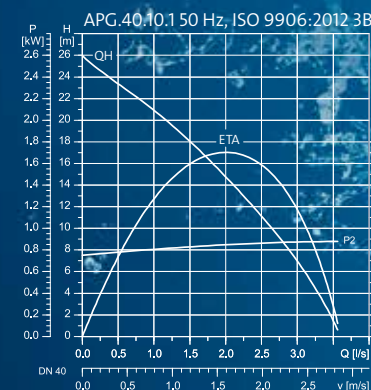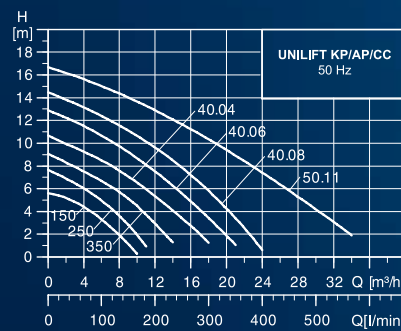

# Sololift2

## WC-1

- Szennyvíz eltávolítása: 1 x WC (nem fali kialakítás)
- További csatlakoztatható szaniter pl.: 1 x mosdó
- Nyomócsonki csatlakozás:
  - Ø22/25/28/32/36/40
- További bemenet:
  - 1 x Ø32/36/40 a tetején



## WC-3

- Szennyvíz eltávolítása: 1 x WC (nem fali kialakítás)
- További csatlakoztatható szaniter pl.: 1 x mosdó, 1 x zuhanyzó, 1 x bidé vagy piszoár
- Nyomócsonki csatlakozás:
  - Ø22/25/28/32/36/40
- További bemenet:
  - 1 x Ø32/36/40 a tetején
  - 2 x Ø36/40/50 a tartály jobb és bal oldalán



## CWC-3

- Szennyvíz eltávolítása: 1 x fali WC
- További csatlakoztatható szaniter pl.: 1 x mosdó, 1 x zuhanyzó, 1 x bidé vagy piszoár
- Nyomócsonki csatlakozás:
  - Ø22/25/28/32/36/40
- További bemenet:
  - 1 x Ø32/36/40 a tetején
  - 2 x Ø36/40/50 a tartály jobb és bal oldalán



## D-2

- Rendkívül kompakt kialakítású szivattyú szennyezettvíz eltávolítására
- 2 különböző szaniterből, pl: 1 x mosdó, 1 x zuhanyzó vagy bidé
- Nyomócsonki csatlakozás:
  - Ø22/32
- További bemenet:
  - 2 x Ø36/40/50 a tartály jobb és bal oldalán




## C-3

- Szűrkevíz eltávolítása 3 különböző alkalmazásból, pl: 1 x mosógép és/vagy mosogatógép (forróvízálló, max. 90°C-ig 30 percen át.), 1 x kád és/vagy zuhanyzó, 1 x mosdó vagy mosogató
- Fali telepítésekhez illeszkedik, ahol a 20 mm-es szabad átömlési keresztmetszet biztosított.
- A rozsdamentes acél anyagminőségnek (AISI 316) köszönhetően a C3 szivattyú háztartási vizlágyító készülékkel együtt is használható.
- Nyomócsonki csatlakozás:
  - Ø22/25/28/32/36/40
- További bemenet:
  - 1 x Ø32/36/40 a tetején
  - 2 x Ø36/40/50 a tartály jobb és bal oldalán



# MEGBÍZHATÓ VÍZELLÁTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR

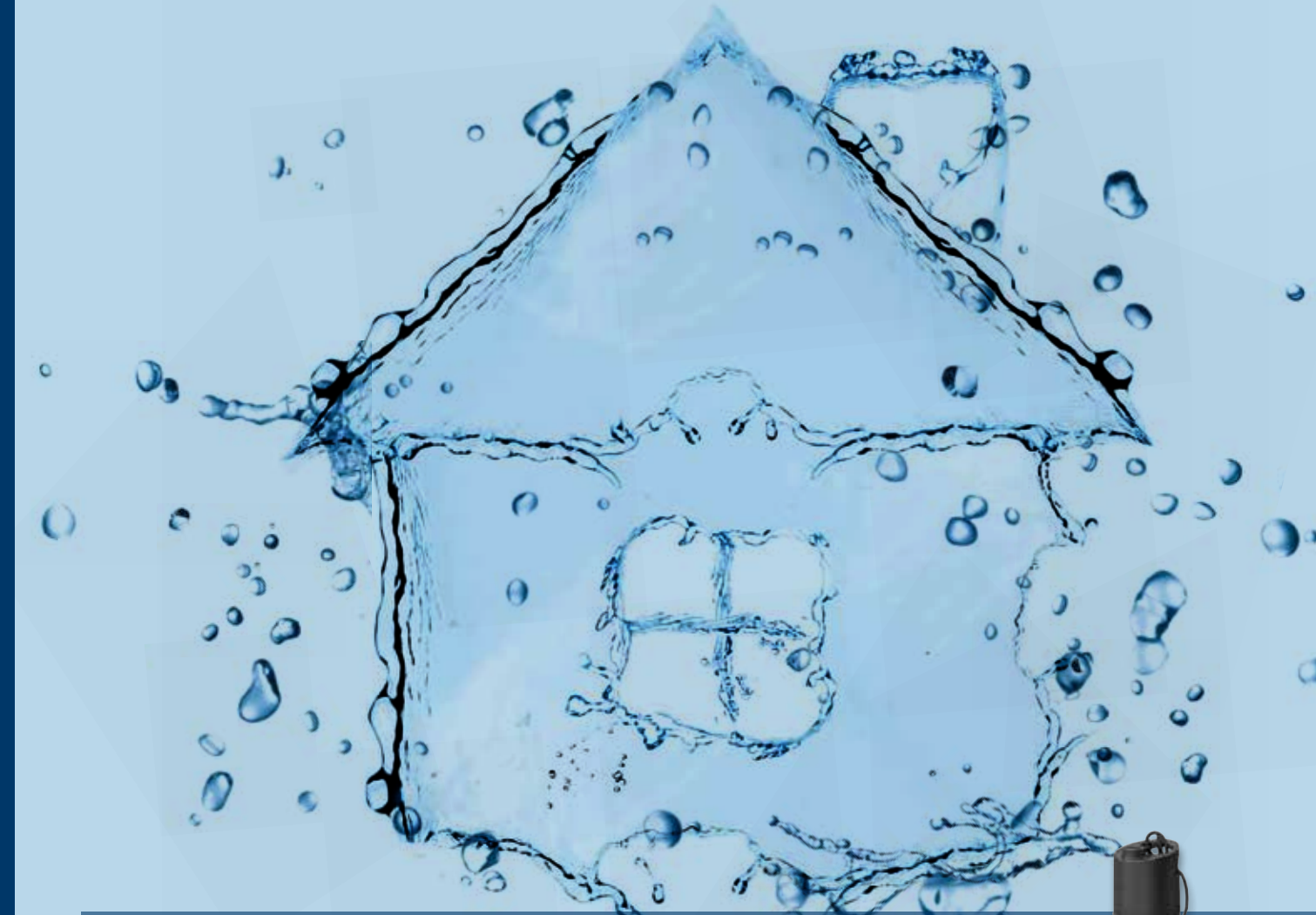

**Scala1**  
Kompakt önfelszívó szivattyú kerti használatra



**Scala2**  
Tökéletes nyomásfokozó szivattyú háztartási alkalmazásokra



**Unilift**  
Kompakt, hozdozható zsompszivattyú szennyezett víz szállítására



**SBA**  
Megbízható kompozit házias búvárszivattyú

Grundfos South East Europe Kft.  
2045 Törökbálint  
Tópark u. 8.  
www.grundfos.com/hu

**GRUNDFOS**

Possibility in every drop

**GRUNDFOS**

Possibility in every drop


The name Grundfos, the Grundfos logo and the pump models mentioned are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.



## CMBE

A Grundfos **CMBE** egy nyomásfokozásra tervezett kompakt berendezés, amely házi vízellátó alkalmazásokra alkalmas.

A beépített elektronikus teljesítményszabályozásnak köszönhetően a Grundfos **CMBE** állandó nyomást biztosíthat a hálózatban.

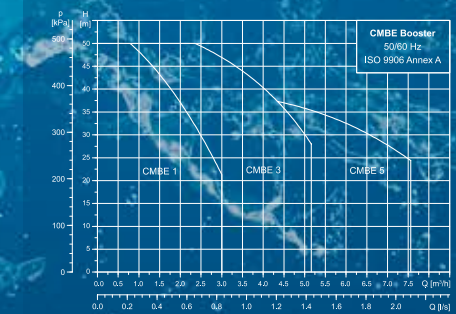

## SCALA2


Lakóépületekben, amely 3 szintnél nem nagyobb és 8 vízelvételi helynél nem tartalmaz többet, a **SCALA2** a megfelelő választás.

Vízhálózat: Hálózati víz nyomásfokozása

Tartályok: Nyomásfokozás tetőtartályokból, földalatti tartályokból, esővízgyűjtőkől

Kút: Max. 8 m mélységig

Beltéri és kültéri telepítésre alkalmas X4D

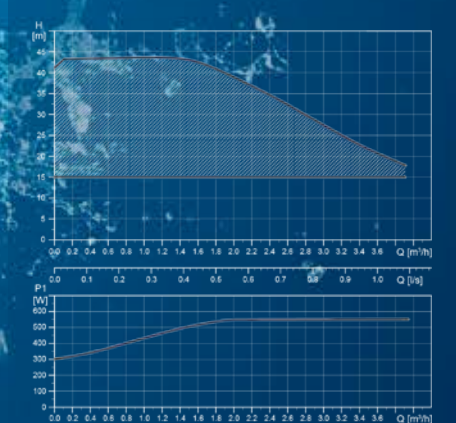


## JP

A **JP** egy vízszintes tengelyű, egyfokozatú, önfelszívó szivattyú. A nagyobb kényelem érdekében a szivattyú Grundfos PM nyomáskapcsolóval is használható, vagy egy nyomáskapcsolóval és tartállyal.

Használata kerti alkalmazásoknál és nyomásfokozásra javasolt.

TULAJDONSÁGOK:

- Önfelszívó.
- Robosztus kialakítás, korróziómentes anyagok, hosszú élettartam.
- Emelőfűl a könnyebb mozgatás érdekében.

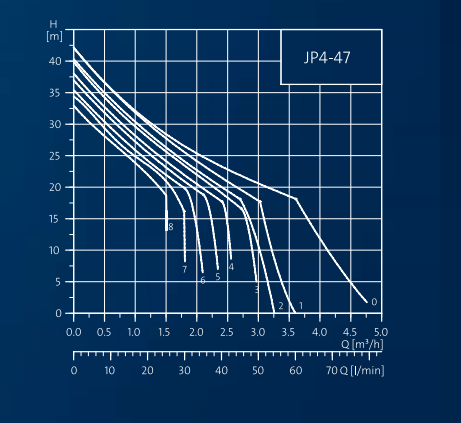

## HÁROMFÉLE VÁLTOZAT MINDEN NYOMÁSFOKOZÁSI FELADATRA



## SCALA1

A **SCALA1** nyomásfokozó szivattyú használható családi házak föld alatti tartályaiból való vízellátásra. Ideális sekély kutakból (kevesebb mint 8m) való vízellátásra, vagy a vezetékes víz nyomásfokozására.

NYOMÁSFOKOZÁS CSALÁDI HÁZAKBAN:

- csapok, zuhanyzók
- kert locsolás

	SCALA1 3-35	SCALA1 3-45	SCALA1 5-55
Maximális környezeti hőmérséklet	55 °C		
Maximális közeg hőmérséklet	45 °C		
Maximális rendszernyomás	8 bar		
Max. hozzáfolyási nyomás	4 bar	3 bar	2 bar
Max. emelőmagasság	36 m	44 m	52 m
Névleges emelőmagasság	20 m	25 m	25 m
Névleges térfogatáram	3.7 m <sup>3</sup> /h	3.6 m <sup>3</sup> /h	5.3 m <sup>3</sup> /h
IP besorolás	X4D (kültéren is használható)		
Szivattyúzott folyadék	Tiszta víz		
Zajsztint	< 55dB(A)		
Nettó tömeg	11.5 kg	12.0 kg	14.0 kg
Szívóképesség	max 8 m		

Okostelefon által beállítható naptár funkció


Külső digitális bemenet egyes és iker üzemmódban

Forgassa el a gombot, 3 különféle mód közül választhat

A SCALA1 TÖKÉLETES NYOMÁSFOKOZÓ SZIVATTYÚ KISEBB KERESKEDELMI ÉPÜLTEKBE IS, PÉLDÁUL:

- melegházak
- öntözés
- autósók
- üzletek nagyobb vízigényű helységeiben

Ha nagyobb térfogatáramra van szükség, akkor ez könnyen megvalósítható az ikerszivattyús kialakítással (rendelkezésre álló tartozékok: alaplemez, kábel, bemeneti és kimeneti csatlakozók). Ezek után a Grundfos GO REMOTE applikáció használatával követheti az online konfigurációt.

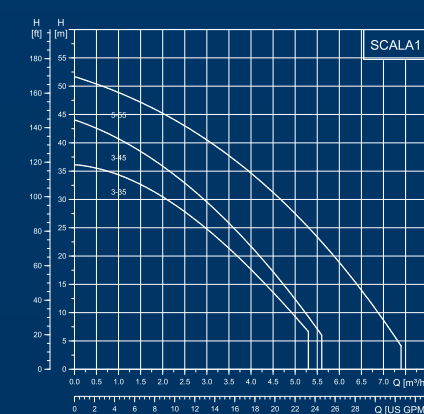

## PM

A **PM1** és **PM2** Grundfos, vagy más gyártmányú szivattyúk indítására/leállítására szolgál a vízellátásban, és szárazonfutás elleni védelmet biztosít.

A **PM2** ezen felül beépített nyomáskapcsolóval és légüsttel (1d) rendelkezik.

Jellemző alkalmazási területei a vízellátó rendszerekben, és az esővíz hasznosításban a következő területeken:

- családi házak
- társasházak
- hétvégi házak és nyaralók
- kertészetek és kiskertek
- mezőgazdaság.




## SB/SBA

Az **SBA** szivattyú tisztavíz szivattyúzására alkalmas kompozit házias búvárszivattyú. Elsősorban csapadékvíz gyűjtő rendszerekhez, kerti öntözéshez, autósókhoz ajánljuk.

Használható kisebb kutakban (<8 méter), vagy talajvíz/esővíz tartályokból való vízellátásra. Az **SBA** beépített vezérlővel rendelkezik, így nem kell külső egységet beszerezni.

TULAJDONSÁGOK:

- Egyszerű telepítés
- Automata start/stop
- Alacsony zajsztint
- Szárazonfutás és túlterhelés védelem

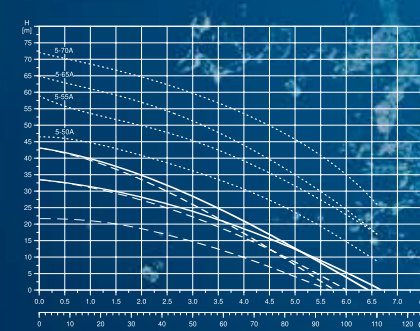

## CONLIFT

Ha a kompromisszumok nélküli megbízhatóság elengedhetetlen, a **CONLIFT** kondenzátum szivattyú állomások következő generációja a kézenfekvő választás.

A több mint egy évtizedes tapasztalat alapján a **CONLIFT** termékcsalád számos kidolgozott egyedi funkciót kínál annak biztosítására, hogy a kondenzátum szivattyúzése megbízható legyen, olyan helyekről, ahonnan a kondenzátumot nem lehet természetes gravitációs vízvezetéssel eltávolítani.