


MAGNA 3, 0-10V STYRING AV PUMPE PRODUCTNOTE:
Denne er kun et supplement til produktets mont-og driftinstuks
>>>><http://no.grundfos.com/teknisk-support.html>



Magna 3 Ekstern setpunkt funksjon her som:
0-10v overordnet signal fra PID-regulator i SD-anlegg , hvor pumpen reguleres kun etter dette signalet alene

Signalet kobles til klemme >>>>>

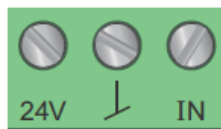

Klemme for «24V» brukes ikke , pluss-signalet kobles til «IN» og minus-signalet kobles til



OPPSETT:

Via pumpens display går du til assist-meny :

- 1: Oppsætting av analog input.
- 2: Velg «External setpunktinnflytelse» 3: 0-10V

Via pumpens display går du til innstillinger:

- 1: Setpunktinnflytelse
- 2: Velg «ekstern setpunktfunksjon»
- 3: Velg «lineær med min»

Via pumpens display går du til « home –bildet »

Pumpen settes her opp for « Constant Curve» og «99% -setpunkt»

AVLESNING:

For å avlese endring signalet kan du fra frontpanelet få avlesning via statusmeny ved å gå inn på:

1. Pumpeytelse. 2. «Resulterende setpunkt» eller evt «omdreiningstall»