



## GRUNDFOS CR 185, CR 215, CR 255

# РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО

*Новое поколение насосов Grundfos CR увеличенного типоразмера включает три новых модели с расходом до 330 м<sup>3</sup>/ч, энергоэффективностью на уровне мировых стандартов и новыми функциями.*

### Повышенная надёжность

Новое поколение крупногабаритных насосов CR стало еще надёжнее, чем его предшественники, благодаря использованию последней технологии проектирования методами компьютерного моделирования и применению современных материалов, испытаний и способов производства.


### Повышенная экономичность

Благодаря оптимизированной гидравлической конструкции насоса — от рабочего колеса и направляющих лопаток до впускного и выпускного отверстий, муфты и диффузора — новое поколение Grundfos CR предлагает энергоэффективность мирового класса. Благодаря компактным размерам установить эти насосы гораздо проще и дешевле, чем насосы других конструкций.

### Больше вариантов

Новое поколение насосов CR расширяет возможности вариантов применения к уже существующей самой популярной в мире линейке вертикальных многоступенчатых насосов. Это более высокое давление, более низкий NPSH и производительность до 330 куб. метров в час. Новые насосы могут использоваться в различных комбинированных системах, системах повышения давления и системах со специальным преобразователем частоты CUE.

Технические характеристики	Модели 50 Гц		
	CR/CRN 185	CR/CRN 215	CR/CRN 255
Модель	CR/CRN 185	CR/CRN 215	CR/CRN 255
Макс. напор	400 м	320 м	320 м
Макс. расход	240 м <sup>3</sup> /ч	290 м <sup>3</sup> /ч	330 м <sup>3</sup> /ч
Мощность двигателя	18,5–200 кВт	22–200 кВт	30–200 кВт
Давление	CR (чугун): макс. рабочее давление 25 бар CRN (нержавеющая сталь): макс. рабочее давление 40 бар		

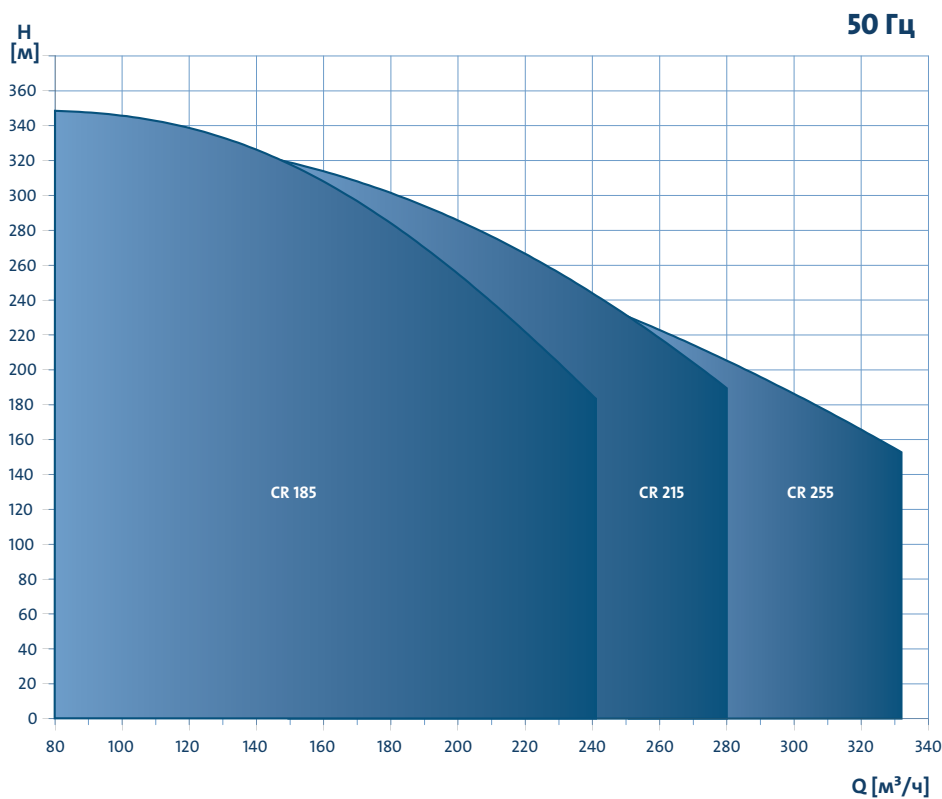

Варианты материалов

ЧАСТЬ					
CR	●	○	○	○	○
CRN	●	●	●	○	○
CRN (версия H*)	●	●	●	●	●

● Нержавеющая сталь EN 1.4401    ○ Кованый чугун EN-GJS-500-7    ● Литая нержавеющая сталь EN 1.4408

\* Для коррозионной среды.

Соединения

ЧАСТЬ		
CR	▲	
CRN	▲	▲

Grundfos Product Center



ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ С GRUNDFOS PRODUCT CENTER

Grundfos Product Center – это программа поиска и подбора оборудования. Она поможет быстро найти технические характеристики и габариты насосов.

- Доступны варианты подбора оборудования по области применения, конструкции или продуктовой линейке.
  - Подбирайте насосы соответствующие вашему запросу.
  - Получите полный пакет технической документации — кривые характеристик, BIM-модели и CAD чертежи, каталоги, инструкции по монтажу и эксплуатации.
- Так же в Grundfos Product Center доступен полный список запчастей и видеоинструкции по установке оборудования.



Сайт: <https://product-selection.grundfos.com/ru>

ООО ГРУНДФОС  
ул. Школьная, 39-41,  
Москва, 109544  
Тел.: (495) 564-88-00, 737-30-00  
[www.grundfos.ru](http://www.grundfos.ru)

