



SQE

Konstant tryck och driftsäker vattenförsörjning

Grundfos SQE är den enda dränkbara konstanttryckspump på marknaden som är fullt utrustad med inbyggd elektronisk styrning. Tack vare varvtalsregleringen justeras pumpens varvtal automatiskt för att säkerställa konstant vattentryck trots varierande behov. Därmed elimineras utebliven eller varierande vattenförsörjning. SQE är en allt-i-ett-lösning som är enkel att installera och använda.

Fördelar

- Konstant tryck trots varierande förbrukning
- Torrkörningsskydd – ger längre livslängd
- Överbelastningsskydd
- Brett spänningsområde
- Snabb och enkel installation

Komplett lösning

- SQE-pump
- Kabel
- Styrenhet
- Tryckgivare och manometer
- Kompakt trycktank
- Avstängningsventil

Applikationer

- Vattenförsörjning för villor, fritidshus och mindre lantbruk
- Små vattenverk
- Bevattning
- Tankapplikationer




GRUNDFOS 

Possibility in every drop

SQE

– allt du behöver veta

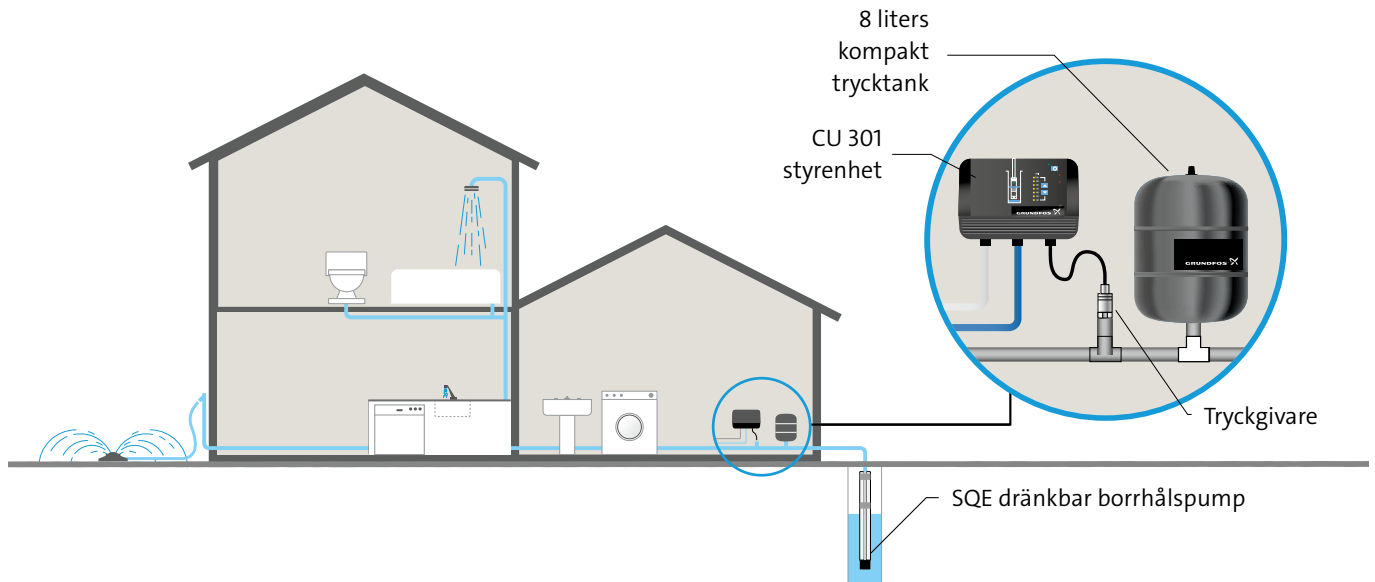

Viktiga funktioner

- Mjukstart och låg strömförbrukning
- Högt startmoment
- 2-ledare, ingen extra kopplingsbox behövs
- Klarar spänningsvariationer och har automatisk omstart
- Knapp för inställning av tryckbörvärde
- Indikering för låg vattennivå i brunnen
- Indikering av pump i drift
- Låsbar knappsats
- Tryckgivare av rostfritt stål av hög kvalitet
- Inbyggd elektronik

Tillgängliga storlekar

- Flöden: 1, 2, 3, 5 och 7 m³/h
- Lyfthöjd upp till 180 meter vid 1 m³/h
- 230 V AC enfas



GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel: (+46) 771 32 23 00
Email: info-se@grundfos.com
www.grundfos.se

GRUNDFOS 